

## Stylish

Wandgerät

FTXA-AW/BS/BT/BB / RXA-A/B



Elegant von außen,  
smart im Inneren

BLUEVOLUTION

- › Kompaktes und funktionales Design passend für jedes Interieur
- › Erreicht A+++ bei Heizen und Kühlen
- › Höhere Energieeffizienz und geringerer Umwelteinfluss durch das neue Kältemittel R-32
- › 4 elegante Farboptionen: Weiß, Silber, Schwarz matt und Blackwood
- › Integrierte WiFi Controller Schnittstelle für einfache Regelung über Ihr Smartphone
- › Flash Streamer-Technologie erzeugt frische und saubere Luft
- › Intelligente Wärmesensor und Coanda-Luftstrom ermöglichen perfekte Temperatur- und Luftverteilung
- › Neu gestalteter Ventilator sorgt für praktisch geräuschlosen Betrieb



Wandgerät

# Stylish

Energieeffizienzklasse (bis zu)

A+++




reddot award 2018  
winner

stylish

BLUEVOLUTION

Elegant von außen,  
smart im Inneren

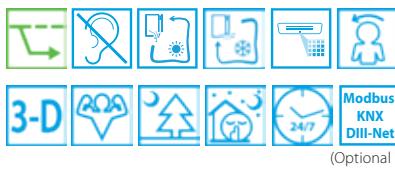

(Optional (!))



Preis inkl. MwSt.	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35* + 35A	42* + 42B	50* + 50B
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Fernbedienung) mit FTXA-AW	€	-	1.834,-	1.946,-	2.291,-	2.699,-	2.994,-
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Fernbedienung) mit FTXA-BS	€	-	1.910,-	2.022,-	2.373,-	2.791,-	3.065,-
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Fernbedienung) mit FTXA-BT	€	-	1.976,-	2.093,-	2.459,-	2.895,-	3.199,-
Setpreis (Innengerät + Außengerät + Fernbedienung) mit FTXA-BB	€	-	1.857,-	1.970,-	2.319,-	2.732,-	3.029,-

Angaben zur Effizienz		FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A	25AW/BS/BT/BB + 25A	35AW/BS/BT/BB + 35A	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Kühlleistung	Min./Nom./Max	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Heizleistung	Min./Nom./Max	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Saisonale Effizienz (gemäß EN 14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse						
	Pdesign	kW	Anschließbar ausschließlich an Multisplit-Außengeräte	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh		80	101	137	196	239
	Heizen	Energieeffizienzklasse						
(Durchschnittl. Klima)	Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A				5,15		4,60	
	Jährlicher Energieverbrauch	kWh		653	666	680	1.156	1.217
Innengerät		FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm		295x798x189			
Luftfilter	Typ				Abnehmbar / Waschbar			
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb		39/25/21	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21
Außengerät		RXA		20A	25A	35A	42B	50B
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm		550x765x285			734x870x373
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dB(A)		46	49	48	
	Heizen	Nom.	dB(A)		47	49	48	
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min. bis Max.	°C TK				
	Heizen	Umgebung	Min. bis Max.	°C FK				
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP	kg/tCO <sub>2</sub> -Äq.						
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm					
	Gas	AD	mm					
	Leitungslänge	AG – IG	Max.	m				
	Niveaunterschied	IG – AG	Max.	m				
Stromversorgung	Phase / Frequenz / Spannung	Hz / V						
Strom – 50 Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)	A						
(I) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar. Bei der Stylish ist zusätzlich der Kabeladapter EKRS21 notwendig, und die WiFi Schnittstelle muss deaktiviert werden.								

(I) Nicht zeitgleich mit der WiFi Controller Schnittstelle einsetzbar. Bei der Stylish ist zusätzlich der Kabeladapter EKRS21 notwendig, und die WiFi Schnittstelle muss deaktiviert werden.



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Shop G371 / IKEA Mall Shopping City Süd, Eingang 3, Südring, 2334 Vösendorf-Süd · Tel.: 0800-220036 · e-mail: store@daikin.at · www.daikin.at



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebäudefensterklima (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.



April 2020



ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015

No.03299/0  
No.18728/0

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

FTXA-A Datenblatt 2020-2021 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.